

FireLock® Outlet-T T形接口



922型

922型Outlet-T T形接口提供 1/2、3/4及1" /15、20及25 mm接口的方便连接方法，用于直接连接喷淋头、下伸管嘴、短立管、压力表、排水管和其它接口产品。可用于 1 1/4—76.1 mm/32—76.1 mm管道系统，922型接口已取得了UL/ULC列表认证以及LPCB、FM认证，仅用于湿式及干式系统上的直接喷淋头连接。

其定位凸肩咬合到管道上制备的开孔中。上紧后，组件将密封圈压紧到管道外径表面上。922型Outlet-T T形接口在消防系统常见环境温度下，由UL/FM认证到300 psi/2068 kPa额定压力，并由VdS认证到16 bar。

922型适合用于标准、薄壁、壁厚5及其它特殊管道。*有关其它选用涂层，请与唯特利联系。

* 有关特定列表/认证信息，请参阅第10.01节。



材料规格

壳体: 符合ASTM A-536之65-45-12等级要求的球墨铸铁。根据特别请求，可提供符合ASTM A-395之65-45-15等级要求的球墨铸铁。

密封垫圈:

- E级 EPDM - A类
(紫罗兰色色码)。FireLock产品已取得美国安全检测实验室公司列表认证以及工厂研究互助协会 (FM) 的认证，用于采用E级A型密封圈系统、额定工作压力下的湿式及干式 (无油空气) 喷淋头工况。

螺栓/螺母: 经过热处理的镀锌碳钢，柱头符合ASTM A-449物理及化学要求以及ASTM A-183物理要求。

壳体涂层:

- 橙色瓷漆 (北美、拉丁美洲、亚太地区)
- 红色瓷漆 (欧洲)

项目/业主

承包商

工程师

系统编号 _____

提交人 _____

规范章节 _____

段落 _____

位置 _____

日期 _____

批准 _____

日期 _____

www.victaulic.com

VICTAULIC乃唯特利公司注册商标。© 2012唯特利公司，保留所有权利。


REV_G

10.52-CHI_1

FireLock® Outlet-T T形接口

922型

尺寸

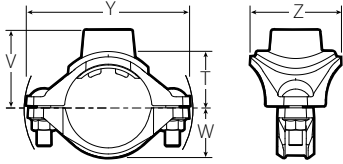

公称尺寸 英寸/毫米			孔口 直径	尺寸——英寸/毫米					大约 单重 磅/千克
主管X支管 内螺纹†				+0.06/+1.5 -0.00/-0.0	T*	V	W	Y	
1¼ 32	X	½	1⅜	1.30 33.0	1.83 46.5	1.10 279	3.87 98.3	2.56 65.0	1.0 0.45
		¾	1⅜	1.28 32.5	1.83 46.5	1.10 279	3.87 98.3	2.56 65.0	1.1 0.50
		1	1⅜	1.52 38.6	2.18 55.4	1.10 279	3.87 98.3	2.56 65.0	1.2 0.54
		1¼	1⅜	1.52 38.6	2.18 55.4	1.10 279	3.87 98.3	2.56 65.0	1.2 0.54
1½ 40	X	½	1⅜	1.42 36.1	1.95 49.5	1.22 31.0	4.08 103.6	2.56 65.0	1.2 0.54
		¾	1⅜	1.40 35.6	1.95 49.5	1.22 31.0	4.08 103.6	2.56 65.0	1.2 0.54
		1	1⅜	1.64 41.7	2.30 58.4	1.22 31.0	4.08 103.6	2.56 65.0	1.3 0.59
		1¼	1⅜	1.64 41.7	2.30 58.4	1.22 31.0	4.08 103.6	2.56 65.0	1.3 0.59
2 50	X	½	1⅜	1.66 42.2	2.19 55.6	1.46 37.1	4.60 116.8	2.56 65.0	1.3 0.59
		¾	1⅜	1.64 41.7	2.19 55.6	1.46 37.1	4.60 116.8	2.56 65.0	1.4 0.64
		1	1⅜	1.88 47.8	2.54 64.5	1.46 37.1	4.60 116.8	2.56 65.0	1.5 0.68
		1¼	1⅜	1.88 47.8	2.54 64.5	1.46 37.1	4.60 116.8	2.56 65.0	1.5 0.68
2½ 65	X	½	1⅜	1.91 48.5	2.44 62.0	1.71 43.4	5.40 137.2	2.56 65.0	1.6 0.73
		¾	1⅜	1.89 48.0	2.44 62.0	1.71 43.4	5.40 137.2	2.56 65.0	1.6 0.73
		1	1⅜	2.13 54.1	2.79 70.9	1.71 43.4	5.40 137.2	2.56 65.0	1.6 0.73
		1¼	1⅜	2.13 54.1	2.79 70.9	1.71 43.4	5.40 137.2	2.56 65.0	1.6 0.73
76.1 mm	X	½	1⅜	1.91 48.5	2.44 62.0	1.71 43.4	5.50 139.7	2.56 65.0	1.6 0.73
		¾	1⅜	1.89 48.0	2.44 62.0	1.71 43.4	5.50 139.7	2.56 65.0	1.6 0.73
		1	1⅜	2.13 54.1	2.79 70.9	1.71 43.4	5.50 139.7	2.56 65.0	1.7 0.80
		1¼	1⅜	2.13 54.1	2.79 70.9	1.71 43.4	5.50 139.7	2.56 65.0	1.7 0.80

† 唯特利内螺纹产品仅用于配合标准NPT或BSPT (选用) 外管螺纹。诸如探头、干式下喷式喷淋头等拥有特殊功能的外螺纹产品的使用必须确认其适合与唯特利的这一产品配合使用。未能事先验证适用性可能导致装配问题或泄漏。

* 主管中心线至接口管端, NPT螺纹连接 (尺寸为大约值)。

FireLock® Outlet-T T形接口

922型

性能

主管尺寸 x 接口尺寸			等效管长1英寸40壁厚 钢管 (按照UL 213, 第16节) (C=120)*, FT
英寸/毫米			英尺/米
1¼ 32	X	1 25	8.5 2.6
1½ 40	X	1 25	8.5 2.6
2 50	X	1 25	8.5 2.6
2½ 65	X	1 25	8.5 2.6
76.1 mm	X	1 25	8.5 2.6

* 黑曾-威廉斯摩擦系数为120。

FireLock® Outlet-T T形接口

922型

安装

请参考适用于您正在安装产品的《I-100 唯特利现场安装手册》。唯特利产品的发货包均附有各类手册，以提供全面的安装和组装数据，也可在www.victaulic.com 上获得PDF格式的手册。

担保

有关担保细节，请参阅现行价格表的担保一节，或与唯特利联系。

说明

该产品由唯特利公司制造，或按唯特利规范制造。所有产品均应遵循唯特利现行安装/装配说明进行安装。唯特利保留不经通告改变产品规格、设计和标准设备的权利，且不对此承担任何责任或义务。

如需完整的联络信息，请访问我们的网站www.victaulic.com

10.52-CHI 3355修订版 G 2009年12月更新
VICTAULIC乃唯特利公司注册商标。© 2012唯特利公司，保留所有权利。

10.52-CHI

