

FireLock® Laagprofiel Sprinkler-T-stuk

MODEL 912

Model 912 Laagprofiel Sprinkler-T-stuk bevat een ½" uitgang om sprinklers rechtstreeks aan te sluiten op leidingsystemen van 1", 1-¼", en 1-½". Model 912 uitgang-T-stuk is geschikt voor gebruik op leidingen tot EN10220 en EN10255.

Tijdens de installatie houdt de positioneerring de voorgesneden buisholte vast en wanneer het vastzit, wordt de dichting samengeperst op de buitendiameter van de buis waardoor het een lekvrije dichting vormt.

Model 912 Sprinkler-T-stuk is FM-goedgekeurd tot 300 psi/2058 kPa en VdS- en LPCB-goedgekeurd tot 232 psi/16bar bij omgevingstemperaturen die typisch zijn voor brandbeveiligingsystemen.



ZIE VICTAULIC PUBLICATIE 10.01 VOOR DETAILS



MATERIAALSPECIFICATIES

Behuizing: Nodulair gietijzer dat voldoet aan ASTM A-536, klasse 65-45-12. Nodulair gietijzer dat voldoet aan ASTM A-395, klasse 65-45-15, is op aanvraag beschikbaar.

Coating behuizing:

- Rode email of thermisch verzinkt

Dichting:

- Klasse "E" EPDM - Type A

(Paarse kleurcode). Onze FireLock producten zijn opgenomen in de listing van Underwriters Laboratories Inc. en goedgekeurd door Factory Mutual Research voor natte en droge (olievrije lucht) sprinklers tot de opgegeven werkdruk met het Klasse "E" Type A dichtingsysteem.

Bouten/moeren: Elektrolytisch verzinkt koolstofstaal, trackhead, die voldoet aan de fysische en chemische eisen van ASTM A-449 en fysische vereisten van ASTM A-183.

JOB/EIGENAAR

Systeem nr. _____

Locatie _____

AANNEMER

Ingediend door _____

Datum _____

INGENIEUR

Deel spec. _____ Para _____

Goedgekeurd _____

Datum _____

www.victaulic.com

VICTAULIC IS EEN GEREGISTREERD HANDELSMERK VAN VICTAULIC COMPANY. © 2012 VICTAULIC COMPANY. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.



REV_D

10.53-DUT_1

FireLock® Laagprofiel Sprinkler-T-stuk

MODEL 912

 AFMETINGEN

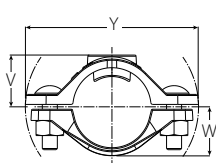

Nominale grootte (inch) Feitelijke (mm)		Diameter opening					Benaderd gewicht per stuk
Buis x Aftakking FPT†		+0.06/+1.5 -0.00/-0,0	V	W	Y	Z	lbs/kg
1 33,7	x ½ 21,3	⅝ 24,0	1,00 25,4	0,90 22,9	3,72 94,6	1,50 38,1	0,67 0,30
1¼ 42,4	x ½ 21,3	⅝ 24,0	1,17 29,8	1,10 27,9	4,12 104,7	1,50 38,1	0,74 0,33
1½ 48,3	x ½ 21,3	⅝ 24,0	1,29 32,8	1,22 31,0	4,32 109,8	1,50 38,1	0,76 0,34

†Model 912 Laagprofiel Sprinkler T-stuk uitgangproducten zijn ontworpen met binnenschroefdraad tot ISO 7-Rp 1/2 (Rp 1/2 BSPP per BS21) en kunnen enkel gebruikt worden voor sprinklers met buitenschroefdraden. ENKEL VOOR GEBRUIK MET SPRINKLER. NIET GEBRUIKEN ALS UITGANGSAFTAKKING.

INSTALLATIE

Raadpleeg altijd de I-100 Victaulic montage handleiding voor het product dat u aan het installeren bent. Bij alle Victaulic producten wordt een handleiding met de volledige installatie- en montagegegevens meegeleverd. Bovendien zijn de handleidingen beschikbaar in PDF-formaat op onze website op www.victaulic.com.

GARANTIE

Zie het garantiehoofdstuk van de actuele prijslijst of neem contact op met Victaulic voor details.

OPMERKING

Dit product wordt vervaardigd door Victaulic of volgens Victaulic specificaties. Alle producten moeten worden geïnstalleerd volgens de geldende instructies van Victaulic voor installatie en montage. Victaulic behoudt zich het recht voor productspecificaties, ontwerpen en standaardapparatuur te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat dit aanleiding geeft tot enige verplichting aan de zijde van Victaulic.

Voor complete contactinformatie, bezoek www.victaulic.com

10.53-DUT 5516 REV D UPDATED 1/2010

VICTAULIC IS EEN GEREgistREERD HANDELSMERK VAN VICTAULIC COMPANY. © 2012 VICTAULIC COMPANY. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

10.53-DUT

